

 
 
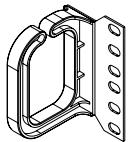
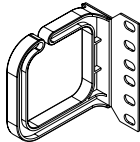

 
 
 
 
 
 
 
ПЛАСТИКОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СКОБЫ

Крепятся на 19" направляющие и предназначены для вертикальной или горизонтальной укладки кабеля в шкафу.

Описание:

- Типы:
 - а) Для вертикальной укладки кабеля
 - б) Для горизонтальной укладки кабеля
- В сборе с металлической пластиной для монтажа на 19" направляющие
- Покрытие: порошковая эмаль. Стандартный цвет: RAL 9005, скобы - черного цвета



VO-P1-40/50 	VO-P5-40/80 	VO-P3-80/60 	VO-P7-80/80 
VO-P2-40/50 	VO-P6-40/80 	VO-P4-80/60 	VO-P8-80/80 
VO-40/50 	VO-40/80 	VO-80/60 	VO-80/80 

ПЛАСТИКОВЫЕ СКОБЫ			
Код	Высота, мм	Глубина, мм	Укладка кабеля
VO-P1-40/50	40	50	Горизонтальная
VO-P2-40/50	40	50	Вертикальная
VO-P3-80/60	80	60	Горизонтальная
VO-P4-80/60	80	60	Вертикальная
VO-P5-40/80	40	80	Горизонтальная
VO-P6-40/80	40	80	Вертикальная
VO-P7-80/80	80	80	Горизонтальная
VO-P8-80/80	80	80	Вертикальная

