


# Konfigurace IT rozvaděče

RF1 - 52 - 60 / 10A - WWFWA - 0HK - B

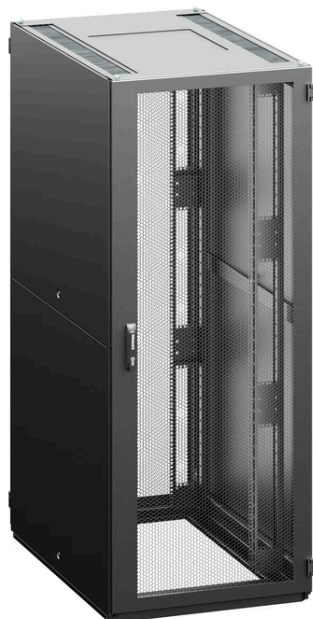

## Parametry konfigurace

Výška	52	52U (2450 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	10	1000 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

---

<b>Zámek zadních dveří</b>	<b>W</b> výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
<b>Boční panely</b>	<b>A</b> 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
<b>Kryty</b>	<b>H</b> Standard: Horní kryt - H design (jednodílný), dolní kryt - segmentovaný, pouze přední segment E design

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*