


Konfigurace IT rozvaděče

RF1-42-80/10V-AHC3A-0XF-B

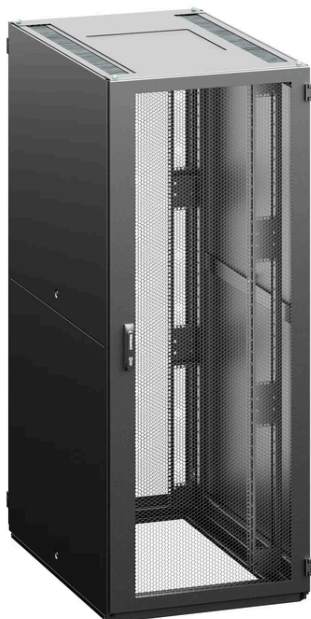

Parametry konfigurace

Výška	42	42U (2005 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	10	1000 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	V	V-typ 19" lišt
Přední dveře	A	vertikálně dělené skleněné dveře
Zámek předních dveří	H	výklopná klika s číselným zámkem, unikátní klíč, vícebodový
Zadní dveře	C	vertikálně dělené plechové dveře

Zámek zadních dvěří	3	Elektronicky ovládaná klika s jednostrannou cylindrickou vložkou DIN 18252, kabel 4m, vícebodový
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	X	bez horního a dolního krytu

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.