


# Konfigurace IT rozvaděče

RF1 - 47 - 80 / 12A - WWFWA - 0HK - H

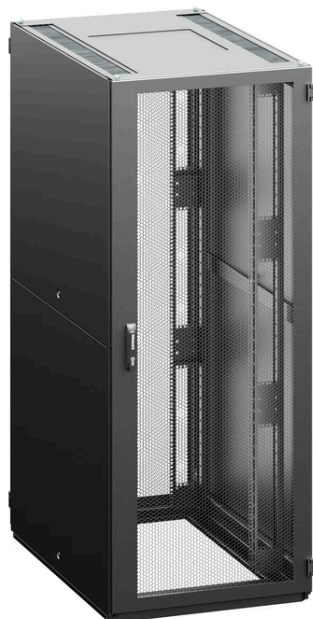

## Parametry konfigurace

Výška	47	47U (2205 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	12	1200 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

---

<b>Zámek zadních dveří</b>	<b>W</b> výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
<b>Boční panely</b>	<b>A</b> 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
<b>Kryty</b>	<b>H</b> Standard: Horní kryt - H design (jednodílný), dolní kryt - segmentovaný, pouze přední segment E design

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*